


Silikon-Profilrahmen

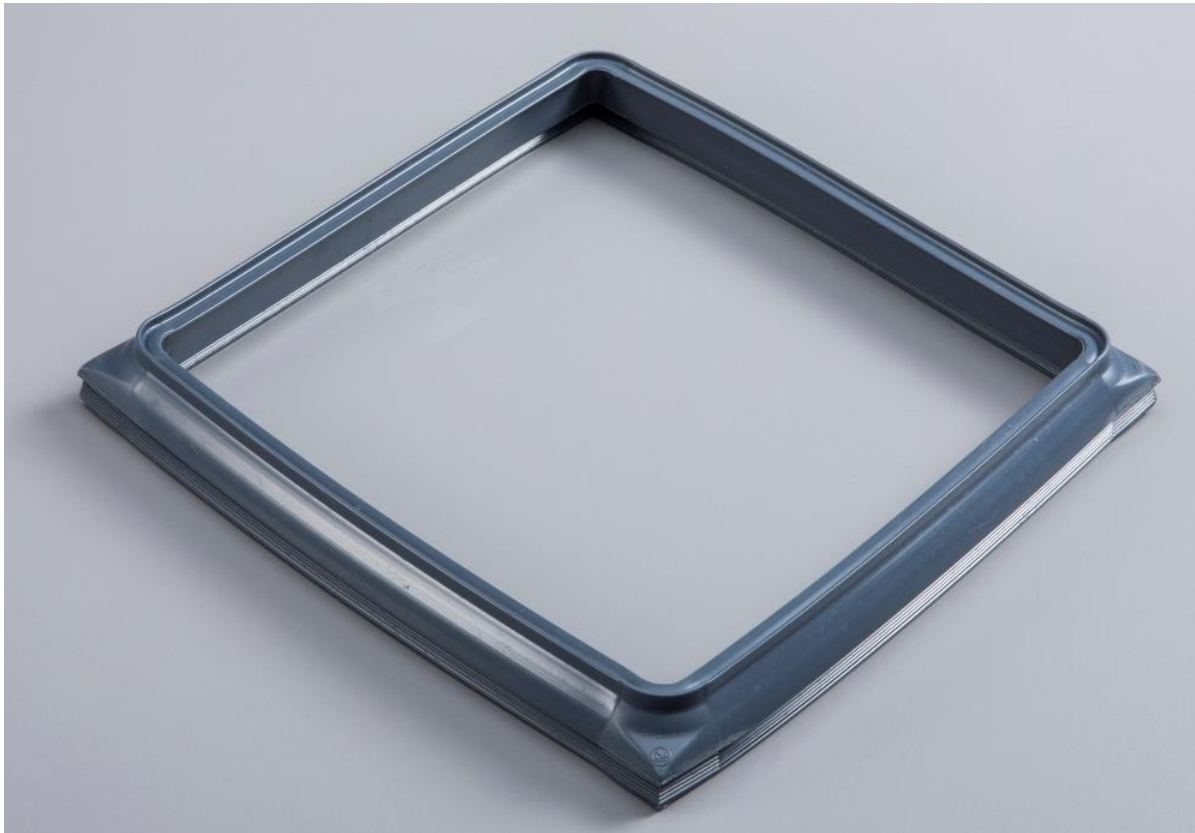

Produktionsprogramm:

Ringe, Rahmen, Verbindungen (Winkel, Bögen),
Konfektionsartikel

Fertigungstechnologien:

Stoß-, Eck-, Anvulkanisation

Qualitäten:

Härte: 15° bis 85° Shore A DIN53505
entsprechend der Meterware

Ausführung Lebensmittelqualität:

n. V. entsprechend - BfR XV. Silicone
- FDA § 177.2600

Ausführung Medizinqualität:

n.V. entsprechend - USP Class VI
- ISO 10993

Farben:

transluzent oder farbig (entsprechend Meterware)
nach Vereinbarung

Toleranzen:

E2/ L2 DIN ISO 3302-1
andere Toleranzen auf Anfrage

Dimensionen:

Ringinnendurchmesser:
min.150 mm

Rahmeninnenmaße:
min. 200 mm x 200 mm