
 


Silikon-Profile – Schläuche – Schnüre – Bänder

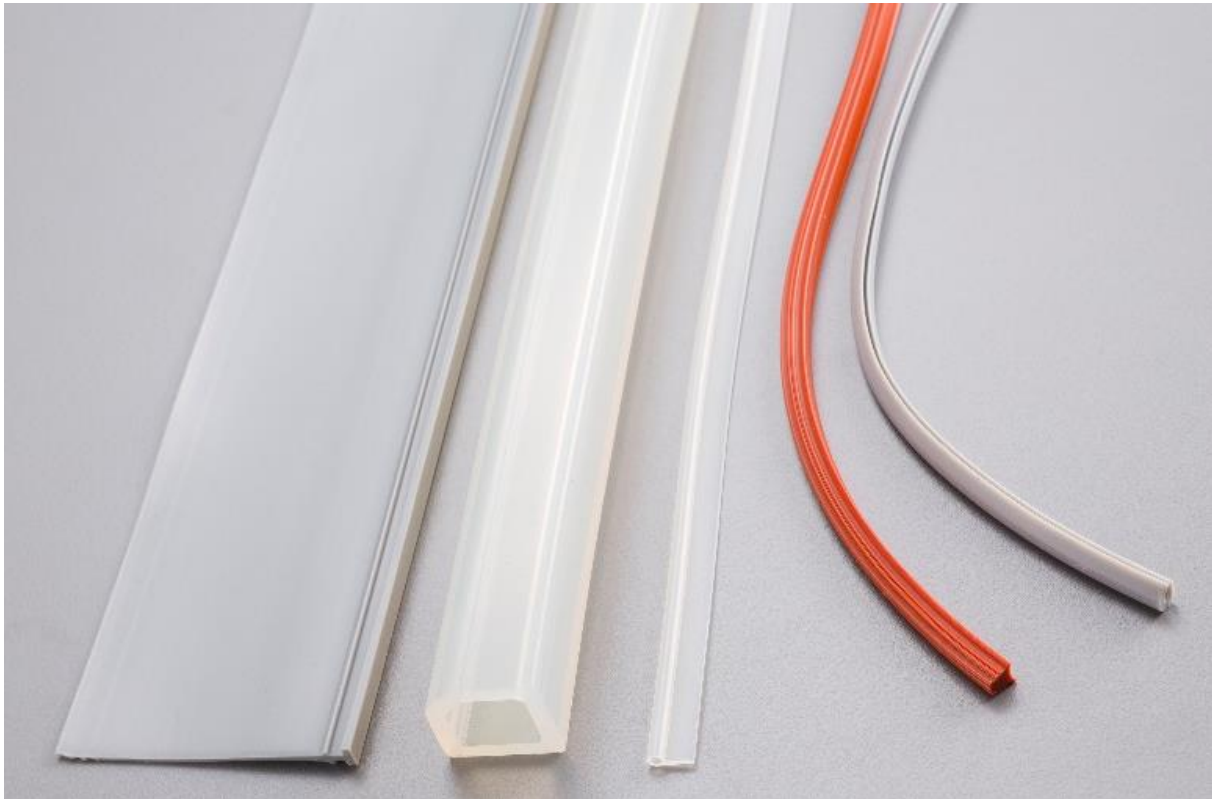

 
Dimension:

Kleinste Abmessung:
(mm)



bzw. auf Anfrage

Größte Abmessung:
(mm)



bzw. auf Anfrage

Gewicht: min. 2,5 g/m
max. 1200 g/m

Toleranzen:

E2 DIN ISO 3302-1
andere Toleranzen auf Anfrage

Qualität:

Härte: 20° bis 85° Shore A DIN 53505
Temperaturbeständigkeit: -60° C bis +250° C
Sonderqualitäten bis + 300° C

Liefereinheit:

Fertigungslängen 25/50 m
verpackt in Polybeuteln

Farben:

transluzent oder farbig nach Vereinbarung

Sonstiges:

Ringe und Rahmen werden
konfektioniert

Extrusionswerkzeuge werden im eigenen Werkzeugbau hergestellt.

Stand 09/2023

Dieses Blatt unterliegt keinem Änderungsdienst