


## Silikon-Profile - Bausektor




### Anwendung:

Abdichtung von Fenstern  
Abdichtung von Türen und Zargen  
Abdichtung zur Verglasung  
Abdichtung von Fassadenelementen

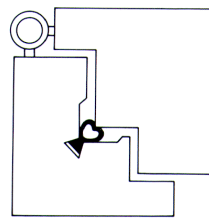

Türzarge

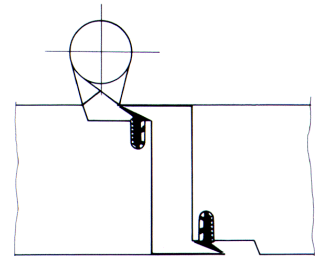

Fenster

### Qualität:

Technische Standardqualität  
Härte: 20° bis 85° Shore A DIN 53505

### Toleranzen:

E2 DIN ISO 3302-1  
andere Toleranzen auf Anfrage

Gewicht: min. 2,5 g/m  
max. 1200 g/m

### Farben:

transluzent oder farbig nach Vereinbarung

### Liefereinheit:

verpackt in Polybeuteln zu je 25/50 Meter  
oder à 100 Meter lose im Entnahmekarton  
Profile werden nach Wunsch talkumiert

Stand 09/2023

Dieses Blatt unterliegt keinem Änderungsdienst