


Silikon-Gewebesläuche - SILPRESS®

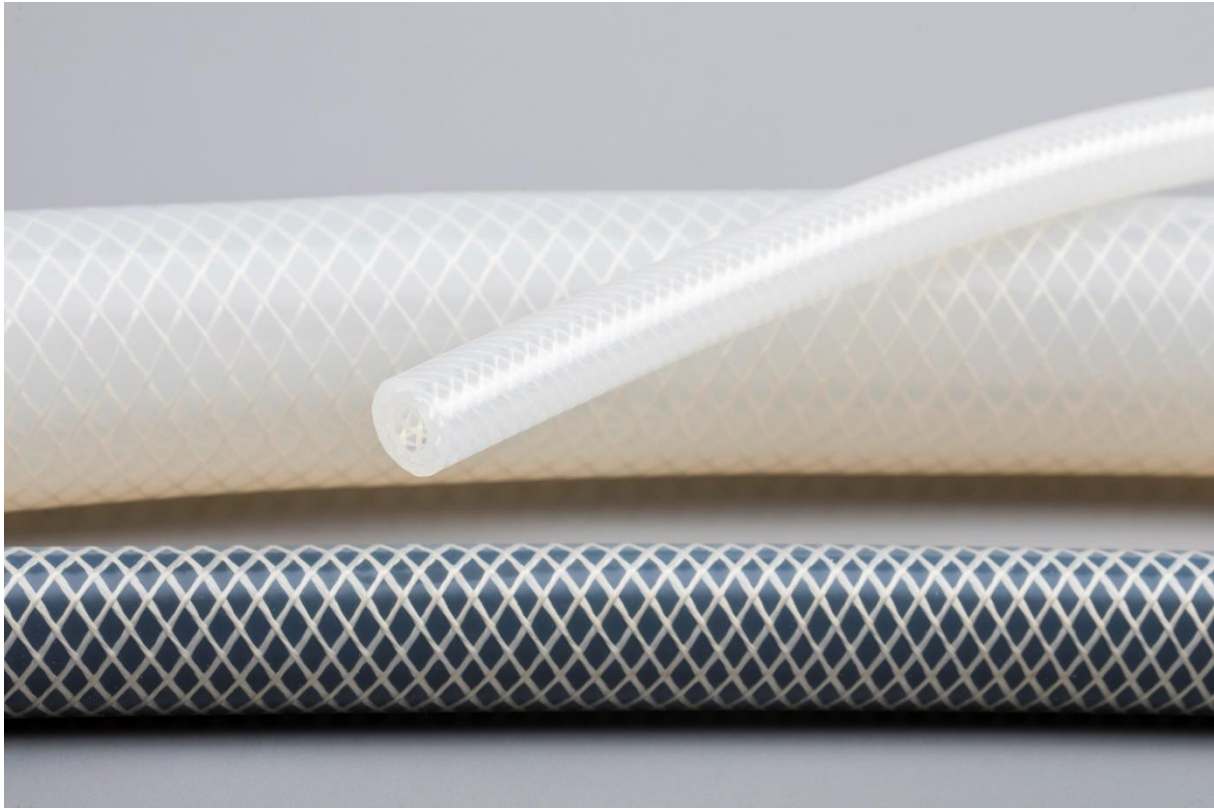

Anwendungen:

Getränke- und Abfülltechnik
Medizintechnische Industrie
Maschinenbau

Qualität - Standard (Lagerware):

Silikon: transluzent
70° Shore/ 60°Shore A

Ausführung Lebensmittelqualität:

- BfR XV. Silicone
- FDA § 177.2600

sterilisierbar in

- Heißluft 200° C
- Dampf 134° C
- Gas (EO)
- Gammastrahlen

Gewebe – Standard (Lagerware):

Standard-Grasseide

Toleranzen:

S2 DIN 7715
auf Wunsch EN ISO 1307

Dimensionen:

Innendurchmesser:
von 1,0 mm bis 25,0 mm

Prüfdruck - Berstdruck:

siehe technisches Datenblatt

Sonderanfertigung:

Qualität, Farbe oder Gewebe –
abweichend zu Standard
ab 500 m auf Anfrage

Stand 09/2023

Dieses Blatt unterliegt keinem Änderungsdienst